


PACT MCR-V2-5012- 85- 400-5A-1

Codice articolo: 2277161

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2277161>

Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 400 A AC;
corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di
dimensionamento 10 VA

Dati commerciali

EAN	 4 046356 305334
VPE	1
Tariffa doganale	85043129
Peso lordo pezzi	464,00 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 406 (IF-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 05.12.2007



Verificare che i dati qui riportati
siano ricavati dal catalogo online.
Utilizzare tutte le informazioni
e i dati della documentazione
per l'utente alla pagina [http://
www.download.phoenixcontact.it](http://www.download.phoenixcontact.it) Per
il download da Internet, valgono le
condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Dati d'ingresso**

Corrente di cortocircuito di dimensionamento termica	$I_{th} = 60 * I_n$
Corrente impulsiva di dimensionamento	$I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$
Frequenza di dimensionamento: Convertitore standard	50 Hz ... 60 Hz
Fattore di limitazione della sovracorrente	FS 5

Potenza di dimensionamento	10 VA
Corrente di dimensionamento primaria I_{pn}	0 A ... 400 A
Corrente di dimensionamento secondaria I_{sn}	5 A AC

Dati generali

Tipo convertitore	Convertitore a innesto
Categoria	1
tarabile	No
Conduttore rotondo primario (diametro)	42 mm
Conduttore rotondo primario (larghezza)	50 mm
Conduttore rotondo primario (altezza)	12 mm
Nota sulle dimensioni	2
Conduttore rotondo primario (larghezza)	40 mm
Conduttore rotondo primario (altezza)	10 mm
Larghezza	30 mm
Altezza	108 mm
Profondità	85 mm
Larghezza per montaggio alternativo	85 mm
Altezza per montaggio alternativo	108 mm
Profondità per montaggio alternativo	30 mm
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 40 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-25 °C ... 40 °C
Tensione di isolamento nominale	1 kV
Tensione di prova ingresso/uscita	3 kV (50 Hz, 1 min)
Norme/Disposizioni	IEC 60044-1
Colore	nero
Materiale custodia	Poliammide PA rinforzato con fibra di vetro

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
2276612	PACT-FAST-MNT-W13-L40	Il fissaggio rapido del convertitore consente il montaggio rapido dei convertitori PACT sulla barra conduttrice. L'installazione può essere eseguita semplicemente con la forza delle dita, completamente senza l'uso di utensili. Spina di fissaggio: 40 mm, linguetta di arresto: 13 mm
2276625	PACT-FAST-MNT-W13-L65	Il fissaggio rapido del convertitore consente il montaggio rapido dei convertitori PACT sulla barra conduttrice. L'installazione può essere eseguita semplicemente con la forza delle dita, completamente senza l'uso di utensili. Spina di fissaggio: 65 mm, linguetta di arresto: 13 mm

Disegni

Disegno quotato

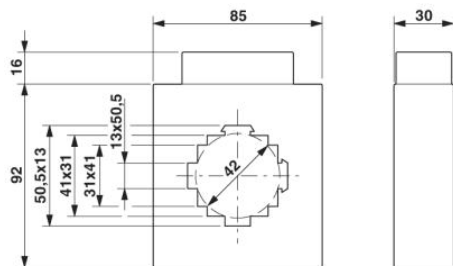

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.