




Ummantelte Messleitungen

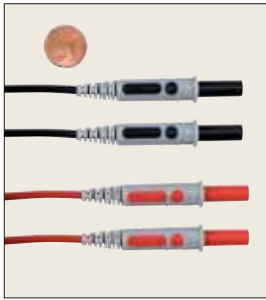


Satz von 2 PVC-Messleitungen rot / schwarz
 • Gerader Stecker Ø 4 mm isoliert – Gerader Stecker Ø 4mm isoliert
 • 15 A
 • 1,5 m
 • 1000 V CAT IV
P01295450Z

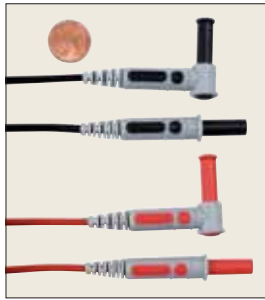

Satz von 2 PVC-Messleitungen rot / schwarz
 • Gerader Stecker Ø 4 mm isoliert – Winkelstecker Ø 4mm isoliert
 • 15 A
 • 1,5 m
 • 1000 V CAT IV
P01295451Z

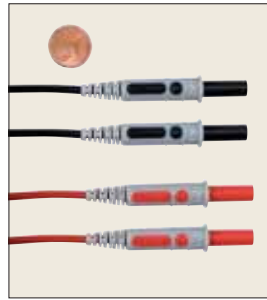


Satz von 2 Silikon-Messleitungen rot / schwarz
 • Gerader Stecker Ø 4 mm isoliert – Gerader Stecker Ø 4mm isoliert
 • 15 A
 • 1,5 m
 • 1000 V CAT IV
P01295452Z

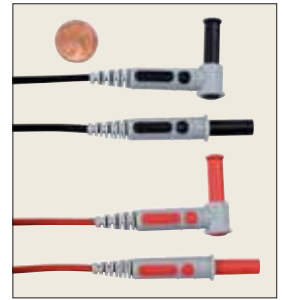


Satz von 2 Silikon-Messleitungen rot / schwarz
 • Gerader Stecker Ø 4 mm isoliert – Winkelstecker Ø 4mm isoliert
 • 15 A
 • 1,5 m
 • 1000 V CAT IV
P01295453Z

Standard-Messleitungen

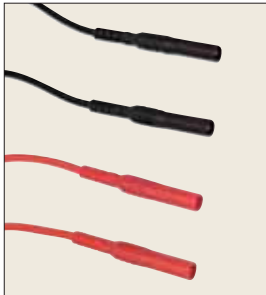

Satz von 2 PVC-Messleitungen rot / schwarz
 • Gerader Stecker Ø 4 mm isoliert – Gerader Stecker Ø 4 mm isoliert
 • 15 A
 • 1,5 m
 • 600 V CAT IV / 1000 V CAT III
P01295288Z

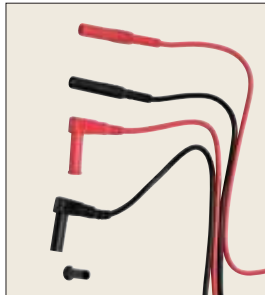

Satz von 2 PVC-Messleitungen rot / schwarz
 • Gerader Stecker Ø 4 mm isoliert – Winkelstecker Ø 4 mm isoliert
 • 15 A
 • 1,5 m
 • 600 V CAT IV / 1000 V CAT III
P01295289Z



Satz von 2 PVC-Messleitungen rot / schwarz
 • Gerader Stecker Ø 4 mm isoliert mit axialer Buchse – Gerader Stecker Ø 4 mm isoliert mit axialer Buchse
 • 15 A
 • 2 m
 • 600 V CAT III
P01295290Z



Satz von 2 ummantelten Prüfspitzen rot / schwarz
 • Buchse mit 4 mm Ø
 • CAT IV / CAT III 1000 V
P01295454Z

Messleitungen mit Prüfspitze



Satz von 2 PVC-Messleitungen mit Prüfspitze rot / schwarz
 • Gerader Stecker Ø 4 mm isoliert
 • 15 A
 • 1,5 m
 • 1000 V CAT IV
P01295455Z



Satz von 2 PVC-Messleitungen mit Prüfspitze rot / schwarz
 • Winkelstecker Ø 4 mm isoliert
 • 15 A
 • 1,5 m
 • 1000 V CAT IV
P01295456Z



Satz von 2 ummantelten Prüfspitzen mit 4 mm Ø - rot / schwarz
 • Buchse mit 4 mm Ø
 • CAT II 300 V
P01295458Z



Satz von 2 ummantelten Prüfspitzen mit 2 mm Ø - rot / schwarz
 • Buchse mit 4 mm Ø
 • CAT II 300 V
P01295460Z

Für Installationen CAT II und niedriger

IP2X-Zubehör



Satz von 2 PVC-Messleitungen IP2X für DMM

- Entspricht IEC 61010-031 +A1:2008
- Prüfspitze IP2X
- Winkelstecker Ø 4 mm isoliert
- 15 A
- 1,5 m
- 600 V CAT IV


P01295461Z



Satz von 2 PVC-Messleitungen IP2X für Spannungsprüfer

- Entspricht IEC 61010-031 +A1:2008
- Prüfspitze IP2X Ø 2 mm
- Winkelstecker Ø 4 mm isoliert
- 15 A
- 1,5 m
- 600 V CAT IV

P01295463Z

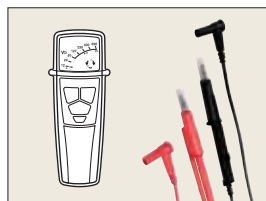

Satz von 2 Messleitungen IP2X für Spannungsprüfer C.A 7xx

- Entspricht IEC 61243-3 1000 V
- Prüfspitze IP2X Ø 2mm
- Winkelstecker (weiblich) Ø 4 mm isoliert
- 15 A
- 1,5 m **P01295462Z**
- 0,25 m & 0,85 m **P01295285Z**

Weiteres Zubehör für Installationen CAT IV & CAT III



Satz von 2 Krokodilklemmen rot / schwarz

- 15 A
- 1000 V CAT IV

P01295457Z



Satz von 2 Abgreifern „Krokoklemme“ rot / schwarz

- 20 A
- 1000 V CAT III

P01102053Z



Zubehörsatz für Elektriker

- 2 ummantelte Prüfspitzen 1000 V CAT IV
- 2 PVC-Messleitungen rot / schwarz mit geradem und Winkelstecker – 1,5 m – 1000 V CAT IV
- 2 Krokodilklemmen rot / schwarz 1000 V CAT IV
- 2 ummantelte Prüfspitzen Ø 4 mm 300 V CAT II

P01295459Z



Satz von 2 Magnet-Messspitzen rot / schwarz

- Nur für Spannungsmessung
- Ø der Messspitze: 6,6 mm
- Winkelbuchse Ø 4mm
- 4 A
- 1000 V CAT III / 600 V CAT IV

P01103058Z


Spezifisches Zubehör



Rote Prüfspitze für DMM

- Für Freihandbetrieb
- 600 V CAT IV

P01103060Z

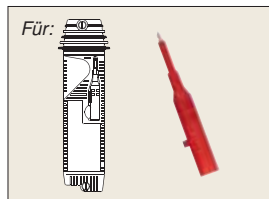

Rote Prüfspitze mit Verriegelung

- Für Spannungsprüfer und Sonde zur Fernbedienung
- 600 V CAT IV


P01103061Z



Rote Prüfspitze für Spannungsprüfer

- 600 V CAT IV

P01103059Z

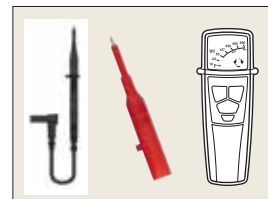

PVC-Messleitung (schwarz) für Spannungsprüfer

- Winkelstecker (weiblich) Ø 4mm isoliert
- 5 A
- 0,9 m
- 1000 V CAT III – 600 V CAT IV

P01295464Z

Spezifisches Zubehör für Installationen CAT II und niedriger



Messleitung für Schuko Steckdose

- Direkte Messung an Netzsteckdose
- Schneller Anschluss, sichere Messung


P06239307



Satz von 2 Abgreifern mit Einstechnadel rot / schwarz

- 30 Vac, 60 Vdc

P01102055Z

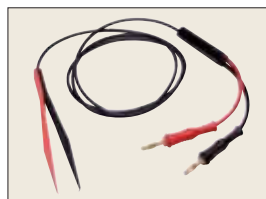

SMD-Zange

- Kontakte aus Kupfer-Beryllium vergoldet
- Ausgang über Stecker mit 4 mm Ø
- 1,2 m
- SELV

HX0064