


KERN BXS600K-1SM

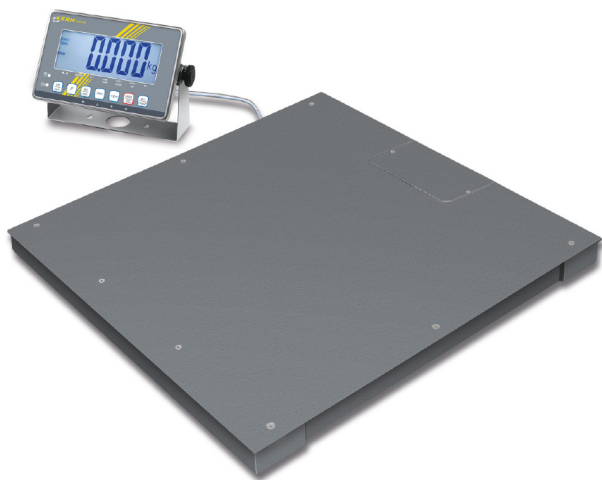

Wägebrücke mit verschraubter Wägeplatte (IP67) und Edelstahl-Auswertegerät (IP68), mit Eichzulassung [M]



Fonction Peak:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Fonction Stand-by:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchrg. battery optional (factory)
Durée de fonction:	80 h
Durée de fonction:	40 h
n/a:	EURO
Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	220 V - 240 V AC 50 Hz

Prestation

Adjustment at the location of installation:	961-250
Certificat DAkkS:	963-130
Homologation:	965-230

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance au sol

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	1050 x 1050 x 350 mm
Livraison:	48 h
Poids brut:	118 kg
Poids net:	98 kg
Type de l'envoi:	Transporteur

Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	232 x 170 x 80 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	1000 x 1000 x 80 mm
Indicateur de niveau:	oui
Longueur de câble afficheur:	5 m
Matériel de plateau:	Acier lacqué
Pieds Å vis rotatif:	oui
Support mural:	oui
Surface de pesée (LxP):	1000 x 1000 mm

Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	200 g
Linéarité:	400 g
Poids de réglage recommandé:	600 kg (M2)
Portée [Max]:	600 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	200 g
Résolution:	3000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	5,500 cm
------------------------------	----------

Données de vérification

Autorisation d'homologation selo 2014/31/EU:	oui
Charge minimale [Min]:	4 kg
Classe d'homologation:	III
Åchelon d'homologation [e]:	200 g
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

Fonctions

Fonction Data Hold:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui