

## Istruzioni

# Ricevitore musicale Bluetooth® per cuffie

Cod. 1574605

### Utilizzo conforme

Il prodotto può essere utilizzato per la trasmissione di musica da dispositivi Bluetooth® a un dispositivo audio analogico con ingresso jack da 3,5 mm. Questo prodotto funziona con batterie ricaricabili ai polimeri di litio. Viene collegato a dispositivi che dispongono di un ingresso audio analogico (jack da 3,5 mm). Possono essere ricevute ed accettate chiamate telefoniche a un dispositivo audio collegato (dispositivo mobile).

L'uso è consentito solo in ambienti chiusi e non all'aperto. Il contatto con l'umidità, ad es. in bagno o luoghi simili deve essere assolutamente evitato.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli come per esempio cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. nel mondo.

### Contenuto della confezione

- Ricevitore musicale Bluetooth®
- Cavo di ricarica USB (27 cm)
- Istruzioni.



### Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

### Spiegazione dei simboli



Il simbolo con il fulmine in un triangolo è usato per segnalare un rischio per la salute, come per esempio le scosse elettriche.



Il simbolo con un punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti in queste istruzioni per l'uso, che devono essere rispettate.



Il simbolo freccia si trova laddove vengono forniti consigli speciali e informazioni sul funzionamento.

### Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per conseguenti eventuali danni a cose o persone. Inoltre in questi casi la garanzia decade.

#### a) Generalità

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'acqua, dall'eccessiva umidità, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
  - presenta danni visibili,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
  - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.



• Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

• In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio tecnico clienti oppure ad altri specialisti.


#### b) Batteria ricaricabile

- La batteria ricaricabile è integrata al prodotto e non può essere sostituita.
- Non danneggiare mai la batteria ricaricabile. Se si danneggiano le batterie sussiste il rischio di esplosione e incendi. L'involucro della batteria LiPo non è composto, come le batterie convenzionali / ricaricabili (ad esempio AA o AAA) da una lamiera sottile, ma solo da una pellicola di plastica sensibile.
- Non cortocircuitare mai i contatti/connettori della batteria ricaricabile. Non gettare la batteria ricaricabile o il prodotto nel fuoco. C'è rischio di esplosione e di incendio!
- Caricare la batteria regolarmente, anche se il prodotto non viene utilizzato. La tecnologia della batteria rende superfluo scaricarla prima di effettuare la ricarica.
- Non ricaricare mai la batteria del prodotto senza essere presenti.
- Durante la ricarica, porre il prodotto su una superficie non sensibile al calore. Un certo grado di riscaldamento è normale durante la ricarica.

#### c) Persone e prodotto

- Non versare mai alcun liquido su dispositivi elettrici e non posizionare alcun oggetto pieno di liquidi accanto al dispositivo. Nel caso in cui dovessero penetrare nel dispositivo del liquido o un oggetto estraneo, staccare la corrente alla presa elettrica relativa (per esempio spegnendo il salvavita) ed estrarre poi la spina di alimentazione dalla presa. In seguito non è più possibile utilizzare il prodotto, che deve essere portato in un'officina specializzata.
- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo averlo spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa che si forma in questo caso potrebbe danneggiare il prodotto. Aspettare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. Questo potrebbe richiedere alcune ore.
- Assicurarsi che quando si installa il cavo non sia schiacciato, piegato né danneggiato da spigoli vivi.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno vi possa inciampare o restare impigliato. C'è il rischio di ferirsi.
- Non ascoltare la musica ad alto volume per periodi di tempo prolungati. Questo può danneggiare l'udito.

### Componenti

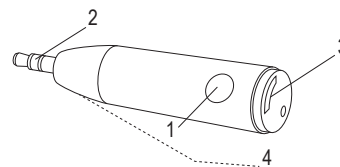

- 1 Tasto multifunzione con display LED
- 2 jack da 3,5 mm
- 3 Porta micro-USB
- 4 Microfono

### Messa in funzione

#### a) Carica della batteria interna

- Prima del primo utilizzo caricare completamente la batteria ricaricabile.
- Collegare il connettore micro-USB con il collegamento micro-USB (3) del prodotto e collegare il connettore USB A del cavo micro-USB con una fonte di alimentazione USB standard. La ricarica inizia non appena la fonte di alimentazione USB fornisce corrente.
- Il display a LED (1) indica la ricarica della batteria ricaricabile interna lampeggiando in rosso.
- Il display a LED blu si accende, quando la batteria è completamente carica.
- Dopo la ricarica, scollegare il prodotto dalla fonte di alimentazione USB.

#### b) Accensione/Spengimento

- Per accendere il prodotto, premere e tenere premuto il tasto multifunzione (1) per 3 secondi. Il display a LED (1) si accende. Dopo l'accensione lampeggia brevemente due volte ad intervalli maggiori.
- Per spegnere il prodotto, premere e tenere premuto il tasto multifunzione (1) per 3 secondi. Il display a LED (1) lampeggia brevemente in rosso per confermare lo spegnimento.

#### c) Accoppiare il ricevitore con il dispositivo Bluetooth®

- Affinché sia possibile un trasferimento senza fili tra il dispositivo Bluetooth® (dispositivo del segnale audio) e il prodotto, i due dispositivi devono essere accoppiati. Questa procedura è chiamata "Pairing" o "Accoppiamento".
- Portare il prodotto e il dispositivo Bluetooth® da accoppiare ad una distanza di circa 1 m l'uno dall'altro ed evitare disturbi che ostacolano un contatto radio, ad esempio non stare vicino a forti campi elettromagnetici o oggetti metallici o dietro muri di cemento armato.
- Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth® accoppiato disponga di tutti i driver necessari per il Bluetooth®. Per installare i driver più recenti, visitare i siti Web del relativo produttore.
- Accendere il dispositivo Bluetooth®, con il quale il prodotto deve essere accoppiato, e attivare eventualmente la modalità di accoppiamento.
- Seguire le istruzioni ed i suggerimenti del dispositivo Bluetooth® da accoppiare. Le istruzioni sono specifiche per prodotto e variano a seconda del produttore e del modello. Questo ricerca i dispositivi Bluetooth® nel campo di ricezione.

- Premere e tenere premuto il tasto multifunzione (1) per circa 6 secondi per entrare nella modalità di accoppiamento del prodotto. Il display a LED (1) lampeggia in rosso e blu se non c'è ancora nessuna connessione.
- Per accoppiare i due dispositivi, selezionare l'ID del dispositivo "BTR005" sul dispositivo del segnale audio (ad esempio un telefono cellulare, un portatile), non appena viene rilevato il ricevitore musicale.
- Per accoppiare dispositivi Bluetooth® a volte può essere necessaria una password. Inserire la password o provare con "0000" e confermare l'inserimento.
- Dopo aver completato con successo l'accoppiamento, il LED (1) lampeggia più volte velocemente.
- Se il tentativo di accoppiamento non riesce (nessuna connessione dopo 3 minuti), spegnere il prodotto e riprovare l'accoppiamento come descritto in precedenza.

→ È possibile accoppiare un secondo dispositivo Bluetooth® con il ricevitore musicale.

#### d) Riproduzione musicale

- Collegare il ricevitore musicale con un dispositivo di riproduzione audio con ingresso jack da 3,5 mm, p. es. cuffie o casse acustiche portatili.
- Avviare la riproduzione sul dispositivo del segnale audio o premendo brevemente sul tasto multifunzione (1) sul ricevitore musicale.
- Premendo brevemente il tasto multifunzione (1) durante la riproduzione di un brano si interrompe la riproduzione, premendo ancora una volta, riprende. Avviare la riproduzione di un brano.
- È possibile controllare comodamente la riproduzione, la regolazione del volume e altre funzioni con i comandi del dispositivo audio.
- Il ricevitore musicale si spegne automaticamente quando non viene usato per più di 10 minuti.

#### e) Rispondere/terminare e rifiutare chiamate telefoniche

- Se il ricevitore musicale è collegato con un dispositivo portatile abilitato alle telefonate tramite Bluetooth®, quando arriva una chiamata in ingresso il brano in corso di riproduzione viene interrotto e viene emesso un suono.
- Per rispondere a una chiamata telefonica, premere il tasto multifunzione (1) sul ricevitore musicale. Per rifiutare una chiamata, premere e tenere premuto per 1 secondo.
- Per terminare una chiamata ricevuta, premere brevemente il tasto multifunzione (1) durante la chiamata.
- Per richiamare l'ultimo numero chiamato, premere due volte il tasto multifunzione (1); per interrompere, premere una volta brevemente questo tasto.
- È possibile utilizzare anche i normali elementi di comando del dispositivo mobile come di consueto per accettare o rifiutare una chiamata.

→ Parlare possibilmente in direzione del microfono (4) e accertarsi che il microfono non sia bloccato da oggetti o che non si trovi in posti inaccessibili come per es. nel vano portaoggetti dell'auto.

#### f) Indicazioni per la risoluzione dei problemi

- In caso di funzioni mancanti o non funzionanti, accertarsi che siano installati tutti i driver più recenti Bluetooth®.
- Tener presente che non vengono supportate tutte le funzioni di telecomando del prodotto da tutte le fonti di segnale audio (ad es. smartphone). Verificare la funzionalità del vostro dispositivo (deve essere supportato il protocollo AVRCP) e visitare il sito web del produttore del vostro Smartphone ecc. Potrebbe essere utile un aggiornamento.
- Se non si dovesse sentire nessun segnale acustico, alzare il volume, rieffettuare il collegamento Bluetooth® o l'accoppiamento.
- Se si dovessero sentire dei rumori, assicurarsi che il segnale audio e il ricevitore musicale non siano distanti più di 10 m. Risolvere altri disturbi di ricezione radio.

#### Manutenzione e pulizia

- Prima della pulizia, scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica.
- Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detersivi aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.
- Non pulire il prodotto immergendolo in acqua.

#### Dichiarazione di conformità (DOC)

Con la presente Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che questo prodotto soddisfa la direttiva 2014/53/UE.

→ Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)

Scegliere la lingua cliccando sulla bandiera corrispondente ed inserire il codice componente del prodotto nel campo di ricerca; si ha poi la possibilità di scaricare la dichiarazione di conformità UE in formato PDF.

#### Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo nel contempo alla tutela ambientale.

#### Dati tecnici

Tensione/corrente di ingresso.....	5 V/CC, max. 75 mA
Versione USB .....	2.0
Versione Bluetooth®.....	4.1 con EDR (Duplex)
Profilo bluetooth®.....	A2DP, AVRCP
Portata.....	ca. 10 m
Intervallo di frequenza (segnale acustico)...	20 Hz - 22.000 Hz
Intervallo di frequenza (elettromagnetico)...	2,4 GHz fino a 2,48 GHz
Rapporto segnale-rumore.....	≥92 dB
Porte.....	jack da 3,5 mm
Tempo di ricarica .....	fino a 1,5 ore
Durata della batteria ricaricabile.....	da circa 4 fino a 5 ore
Trasmettitore.....	Classe 2
Lunghezza cavo .....	27 cm
Condizioni d'esercizio.....	da -10 fino a +50 °C, 90 %, umidità relativa (senza condensa)
Condizioni di immagazzinamento.....	da -10 fino a +55 °C, 90 %, umidità relativa (senza condensa)
Dimensioni (A x H x P).....	12 x 12 x 66 mm
Peso .....	7,4 g

Questa è una pubblicazione Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione è aggiornata fino al momento della stampa.

Copyright 2017 by Conrad Electronic SE.

\*1574605\_v2\_0917\_02\_DS\_m\_it\_(1)