



Digitalna tedenska stikalna ura
Št. izdelka: 198520

Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne napotke za pripravo na zagon in uporabo. Če izdelek predate tretji osebi, poskrbite za to, da ji izročite tudi ta navodila za uporabo.

Prosimo vas, da pred prvo uporabo pozorno preberete navodila za uporabo in varnostne napotke. Shranite jih, da jih boste lahko kadarkoli znova prebrali.

1. Pravilna uporaba

Digitalna tedenska stikalna ura služi kot časovno stikalo za električne naprave, ki delujejo z napetostjo 230 V/AC. Stikalna ura ima na voljo 16 programljivih časov preklapljanja (8 za vklop in 8 za izklop). Uporabite lahko induktivne ali ohmske električne obremenitve (naprave), ki delujejo z napetostjo 230 V/AC. Največji vhodni tok priklopljene naprave ne sme preseči ohmske obremenitve 16 A oziroma induktivne obremenitve 3 A.

Naprava je primerna le za DIN letev. Uporabljate jo lahko izključno v zaprtih in suhih prostorih. Obvezno jo zaščitite pred vlago. Naprava deluje izključno z napetostjo 230 V/AC oz. 50 Hz (gospodinjiski tok).

Zaradi varnostnih razlogov in razlogov CE-konformnosti, je vsakršno nepooblaščen poseganje v napravo in njeno spreminjanje strogo prepovedano. Drugačna uporaba od opisane v teh navodilih ni dovoljena in lahko vodi do poškodb naprave, poleg tega pa je tudi povezana z nevarnostmi, kot so kratek stik, požar, električni udar in podobno.

2. Vsebina kompleta

- Tedenska stikalna ura
- Navodila za uporabo

3. Varnostni napotki



V primeru poškodb, nastalih zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, se garancijski rok prekine. Za morebitne nastale posledice ne prevzemamo odgovornosti.

Za materialno škodo in poškodbe oseb, nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali neupoštevanja varnostnih napotkov, ne prevzemamo odgovornosti. V teh primerih se prav tako prekine garancijski rok.

Simbol klicaja v trikotniku označuje še posebej pomembne napotke tekom teh navodil za uporabo.


Osebe/izdelki

- V gospodarskih ustanovah obvezno upoštevajte predpise za varnost in zdravje pri delu.
- Naprava ustreza II zaščitnemu razredu in je primerna za priključitev zgolj na običajno ozemljeno vtičnico (230 V/AC, 50 Hz). Pazite, da zemeljski priključek ni poškodovan – življenjsko nevarno!
- Naprava ni igrača, zato jo varujte izven dosega otrok!
- Vhodni tok priklopljene električne obremenitve ne sme preseči 16 A ohmske oz. 3 A induktivne obremenitve.
- Naprave ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam, ekstremnim temperaturam, direktni sončni svetlobi, intenzivnim vibracijam ali vlagi.
- Kadar napravo prinesete iz hladnega v tople prostor, je nikoli takoj ne uporabite, saj se zaradi nastale kondenzacije lahko poškoduje. Počakajte nekaj časa, da se prilagodi sobni temperaturi ter jo šele nato uporabite.
- Ko je gotovo, da nenevarna uporaba naprave ni več mogoča, jo pospravite izven dosega rok, da je ne bi po pomoti še kdaj uporabili. Nenevarna uporaba naprave ni več mogoča, ko:
 - kaže vidne znake poškodb;
 - ne deluje več;
 - je bila dlje časa skladiščena pod neugodnimi pogoji;
 - je bila izpostavljena težkim transportnim pogojem.

Ostalo

- Vsa morebitna potrebna popravila in vzdrževalna dela prepustite za to usposobljenemu strokovnjaku.
- V primeru vprašanj, na katera odgovorov ne najdete v teh navodilih za uporabo, se obrnite na našo tehnično službo po pomoč.

4. Elementi za upravljanje

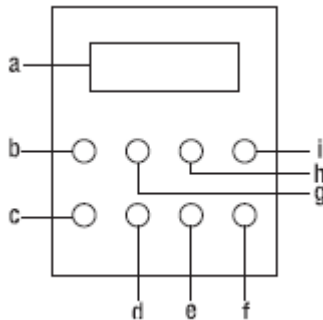

- a LCD prikazovalnik
- b - običajen prikaz (časa in statusa)
- c PROG = tipka za nastavitve programov
- d R = tipka za brisanje
- e MAN = Stikalo za preklapljanje načina (samodejni ali ročni vklop/izklop)
- f RST = tipka za resetiranje (povrnitev tovarniških nastavitvev)
- g D = tipka za nastavitve dneva
- h H = tipka za nastavitve ur
- i M = tipka za nastavitve minut

5. Priključitev



Priključitev naprave prepustite strokovnjaku, ki je seznanjen z vsemi nevarnostmi, ki lahko pri tem prežijo.

Pred priključitvijo obvezno izklopite električni tokokrog – odstranite glavno varovalko ali preklopite avtomatsko varovalko. Zagotovite, da so vsi priključeni kabli brez toka. Na priključne sponke 3, 4 in 5 ne povežite kablov. Prepričajte se, da so žice izolirane in priključne točke pokrite. Za povezavo nikoli ne uporabljajte gole žice.

1. Časovno stikalno uro namestite v stikalno omarico hišne instalacije.
2. Pritrdite jo z vijaknimi sponkami.

Oznaka sponke	Kontakt
1 – 2	Oskrba z napetostjo 230-250 V~, 50/60 Hz
8 – 6 – 7	Preklopni kontakt, maks. stikalna zmogljivost 240 V~, 16(1) A

6. Upravljanje



Pazite, da se vklopni in izklopni časi medsebojno ne prekrivajo!

a) Konfiguracija časa in dneva

Istočasno pritisnite tipki »« in »D« za nastavitve dneva.

Istočasno pritisnite tipki »« in »H« za nastavitve ur.

Istočasno pritisnite tipki »« in »M« za nastavitve minut.

Za hitro prehajanje naprej tipke »« in »D«, »H« ali »M« pritisnite in zadržite.

b) Konfiguracija časovnega programa

1. Pritisnite tipko »PROG« za vstop v način za nastavitve programa: v spodnjem levem kotu se pojavi simbol »1ON«.

2. Pritisnite tipko »D« za nastavitev dneva v tednu.
Dneve v tednu lahko nastavite kot individualne (od ponedeljka do nedelje), izbirate Pa lahko tudi med naslednjimi kombinacijami (Mo – ponedeljek, Tu – torek, We – sreda, Th – četrtek, Fr – petek, Sa – sobota, Su – nedelja):
1 kombinacija: »Mo - Tu - We - Th - Fr - Sa- Su«
2 kombinacija: »Mo - Tu - We - Th – Fr«,
3 kombinacija: »Sa – Su«,
4 kombinacija: »Mo - Tu - We - Th - Fr – Sa«,
5 kombinacija: »Mo, We, Fr«,
6 kombinacija: »Tu, Th, Sa«,
7 kombinacija: »Mo, Tu, We«,
8 kombinacija: »Th, Fr, Sa«
3. Pritisnite tipki »H« in »M« za nastavitev časa, ko naj se priklopljena obremenitev vklopi. Pritisnite tipko »R« za brisanje prikaza in s tem deaktivacijo vklopnega oziroma izklopnega časa.
4. Za ponovni priklic nastavitve ponovno pritisnite tipko »R«.
5. Pritisnite tipko »PROG« za nastavitev izklopnega časa; v spodnjem levem kotu se pojavi simbol »1OFF«.
6. Za nastavitev ostalih preklopnih časov (8 vklopnih in 8 izklopnih) ponovite korake od 2 do 5.

c) Izbira načina delovanja

Za izbiro načina delovanja pritiskajte tipko »MAN«, dokler se na prikazovalniku ne pojavi iskani status. Opazujte spodnji del prikazovalnika, kjer lahko vidite, kateri način delovanja je nastavljen:

AUTO ON = samodejno delovanje – izhod je nastavljen na »EIN« (vklopljen), sponki 6 in 7 sta odprti.
AUTO OFF = samodejno delovanje – izhod je nastavljen na »AUS« (izklopljen), sponki 6 in 7 sta zaprti.
ON = ročno delovanje – izhod je nastavljen na »EIN« (vklopljen), sponki 6 in 7 sta odprti.
OFF = ročno delovanje – izhod je nastavljen na »AUS« (izklopljen), sponki 6 in 7 sta zaprti.

d) Funkcija naključnega izbora

Istočasno pritisnite tipki »D« in »H«. Na prikazovalniku se pojavi simbol »R«. Vklonni in izklopnih stikalni časi bodo naključno podaljšani za 2 do 32 minut.

e) Poletni čas

Istočasno pritisnite tipki »H« in »M« za pomik časa za eno uro naprej. Na prikazovalniku se pojavi simbol »S«.

f) Kontrola relejev

S sponkama 3 in 4 ustvarite kratek stik. Tedaj je rele zaprt in sponki 7 in 8 sta medsebojno povezani. Sicer pa je rele odprt in sponki 6 in 7 sta medsebojno povezani.

g) Resetiranje

Za brisanje vseh nastavitev in povrnitev tovarniških, pritisnite tipko »RST«.

7. ČIŠČENJE

Napravo čistite zgolj z zunanje strani s suho, antistatično krpo. Za čiščenje ne uporabljajte nobenih čistilnih sredstev, razredčil ali topil.

8. ODLAGANJE



Napravo po odsluženi življenjski dobi odložite v posebna zbirališča tovrstnih odpadkov. Odlaganje med gospodinjske odpadke je strogo prepovedano.

9. TEHNIČNI PODATKI

Oskrba z napetostjo:	230 V/AC, 50 Hz
Stikalna moč:	maks. 16 A (ohmska obremenitev), maks. 3 A (induktivna obremenitev)
Temperatura delovanja:	-10 do +60 °C
Popačenje časa:	1 sek/dan
Dimenzije:	86,5 x 36 x 69 mm



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: _____

Kat. št.: _____

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum prodaje in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.