




## MASSGESCHNEIDERT FÜR DEINE ANSPRÜCHE.

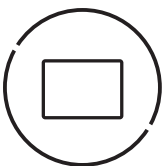


**Ultraschlankes  
Metallgehäuse**

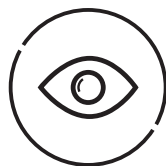

**10,1" FHD IPS Display  
mit Eye-Care-Modus**

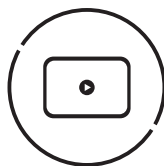

**1920 x 1200 px  
Auflösung**

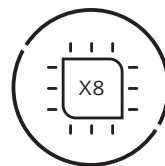

**Ultraschneller  
Octa-Core-  
Prozessor**



**Einfach und  
effizient mit  
Android™ 8 und  
EMUI 8**

### Warum HUAWEI?

**Wir verbinden mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung durch Präsenz in über 170 Ländern.**

**Wir entwickeln bahnbrechende Innovationen**, die den Menschen eine ganze Welt neuer Möglichkeiten eröffnen.

**Wir schaffen den Zugang zu Premiumqualität und Spitzentechnologie.**

- Ultraschnelle 4G-LTE-Verbindungen für eine überragende Kommunikationsleistung
- Branchenführende Energiesparleistung, damit Sie länger verbunden bleiben
- EMUI, um Ihre Geräte intuitiv bedienbar, individuell anpassbar und sicher zu machen

## Technische Spezifikationen

### Display

Größe: 25,6 cm (10,1")

Auflösung: 1920 x 1200 px, 224 ppi

Technologie: IPS

### Prozessor

Typ: HUAWEI Kirin 659

Taktfrequenz: 4x 2,4 GHz (A53), 4x 1,7 GHz (A53)

### Betriebssystem

Android™ 8, EMUI 8.0

### Speicher

Intern: 3 GB RAM, 32 GB ROM (Artikelnummer: 53010JTQ, 53010JTM)  
4 GB RAM, 64 GB ROM (Artikelnummer: 53010MYU)

Extern: microSD™-Karte bis zu 256 GB

### Kamera

Hauptkamera: 5 MP

Frontkamera: 2 MP

### Sensoren

Schwerkraft

### Akku

Material: Lithium-Polymer

Akku: 5100 mAh

Standby: 680 h\*

Musik-Wiedergabe: 68 h

Video-Wiedergabe: 9 h

WLAN Verbindung/Internetnutzung: 7,5 h

\*Standby-Zeit kann aufgrund von Benutzerintensität variieren.

### SIM (nur bei LTE-Version)

Single Nano-SIM

### Netze (nur bei LTE-Version)

4G FDD: B1/B3/B5(B19)/B7/B8/B20

4G TDD: B40

3G (WCDMA) B1/B2/B5(B6/B19)/B8

2G (GSM) B2/B3/B5/B8

SAR: 0,73 W/kg (Kopf), 1,22 W/kg (Körper)

### Verbindungen

WiFi: 802.11a/b/g/n/ac, 2.4 & 5GHz

Bluetooth®: 4.2 (kompatibel mit 3.0 und 2.1+EDR)

NFC: Nein


USB-Anschluss: USB 2.0 high-speed, Micro-USB

USB-Funktionen: Aufladung, OTG, Datensynchronisierung

Kopfhöreranschluss: 3,5 mm

### Gewicht

460 g

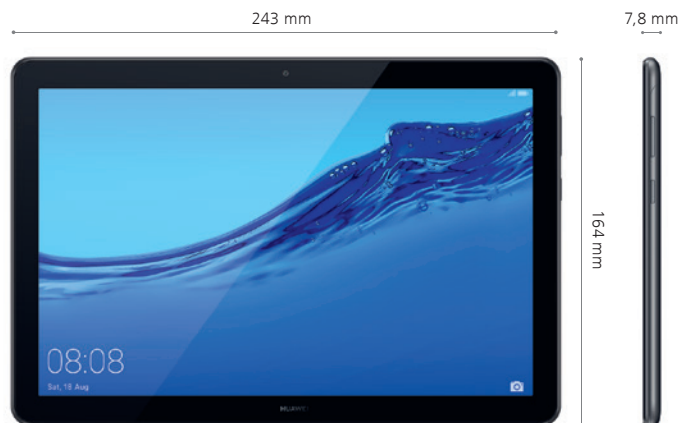

## Umfang

- HUAWEI MediaPad T5 10
- Ladegerät
- Datenkabel
- Pin-Nadel-Eject
- Schnellstartanleitung
- Garantiekarte

## Logistik-Info

### Produkt

MediaPad T5 10 WiFi Schwarz 3 + 32 GB  
MediaPad T5 10 LTE Schwarz 3 + 32 GB  
MediaPad T5 10 WiFi Schwarz 4 + 64 GB

### Artikelnummer

53010JTQ  
53010JTM  
53010MYU

### EAN-Code

6901443250912  
6901443250899  
6901443323647

### Verpackungsgröße und Gewicht

Größe: 254 x 175 x 44 mm  
Gewicht: ca. 836 g