

Lucht ionisator P4620 IonizAir™

Versie 09/04



Bestelnr.: 56 10 99

De lucht ionisator IonizAir™ is een eenvoudige en voordelige oplossing om thuis of op kantoor vuile deeltjes uit de lucht te verwijderen.

Een LED lampje geeft aan dat het apparaat negatieve ionen produceert die voor een natuurlijke en schone lucht zorgen.

Zelfs zeer kleine deeltjes in de lucht zoals stof, pollen, rook en uitlaatgasen, die normaal gezien positief opgeladen zijn, worden door het apparaat aangezogen en uit de lucht verwijderd. Het apparaat werkt zeer stil en stoort niet als u slaapt of werkt. Er is geen luide ventilator of motor ingebouwd. Het apparaat zuivert de lucht op een oppervlakte van max. 50 m². Daar er geen filters vervangen moeten worden, heeft u hieraan geen kosten.

De IonizAir™ is een goedkoop alternatief om de lucht schoon te houden.

Het apparaat verbruikt minder dan 5 watt en kost zodoende minder dan een paar cent per dag. De ionengenerator en stofcollectoren bevinden zich in een verwijderbare cartridge. Deze kunnen gemakkelijk gereinigd worden. Een rode LED geeft aan wanneer het apparaat gereinigd moet worden. Daar het apparaat zeer compact is, past het in elke slaapkamer, kantoorruimte en andere ruimtes waar zuivere lucht, een mooi design en een rustgevende atmosfeer gewenst zijn.

Toepassingen:

U kunt de ionisator in een living, slaapkamer, restaurant, kantoor, bibliotheek, computerruimte en andere binnenruimtes gebruiken om stof, pollen, rook en andere geurtjes te minimaliseren.

Gebruiksaanwijzingen:

- Plaats de IonizAir™ op een afstand van ten minste 25 cm van een wand.
- Controleer of de verwijderbare cartridge helemaal in het apparaat geplaatst is.
- Steek eerst het uiteinde met de ronde aansluiting van de voedingsadapter in het apparaat en steek daarna de adapter in een contactdoos.
- Schakel het apparaat met de aan/uit-schakelaar in. De groene LED zal branden en duidt aan dat het apparaat juist werkt. U zult nu merken dat er frisse lucht uit de voorkant van het apparaat komt. Deze lucht is met negatieve ionen opgeladen.
- Als de rode LED brandt, moet u ofwel nagaan of de verwijderbare cartridge goed in het apparaat geplaatst is ofwel de cartridge reinigen.
- Na het reinigen van de stofcollectoren moet u de cartridge weer in het apparaat schuiven en het apparaat opnieuw inschakelen.


Reinigingsvoorschriften:

De stofcollectoren en de ionengenerator kunnen voor de reiniging gemakkelijk uit het apparaat genomen worden. De roestvaststalen lamellen kunnen na de reiniging opnieuw gebruikt worden.

- De stofcollectoren moeten een keer per maand met de meegeleverde borstel gereinigd worden. De rode LED brandt als het apparaat vaker gereinigd moet worden.
- Haal vóór de reiniging de adapter uit de contactdoos. Hardnekkig stof kan met een vochtige doek verwijderd worden. Daarna moet u de roestvaststalen lamellen met een doek drogen. De stofcollectoren moeten volledig droog zijn vooraleer u deze weer in het apparaat plaatst.
- Steek de adapter opnieuw in de contactdoos. Het apparaat is weer klaar voor gebruik. Druk op de aan/uit-schakelaar en let erop, dat de groene LED brandt. Als de rode LED brandt, moet u het voorgaande herhalen daar de stofcollectoren niet juist in het apparaat geplaatst werden.
- Gebruik voor de reiniging van de stofcollectoren enkel warm water en een mild zeepsopje en laat de cartridge 24 uur drogen.

Neem het volgende in acht:

- IonizAir™ reinigt de lucht op een oppervlakte van ca. 50 m². In ruimtes die kleiner zijn dan 50 m² dient u het apparaat af en toe uit te schakelen.
- Het apparaat mag niet met water of vochtigheid in aanraking komen. U mag het apparaat niet in de badkamer gebruiken.
- Het apparaat mag niet gerepareerd of aangepast worden.
- De ruimte waar u het apparaat gebruikt moet een goede luchtcirculatie hebben.

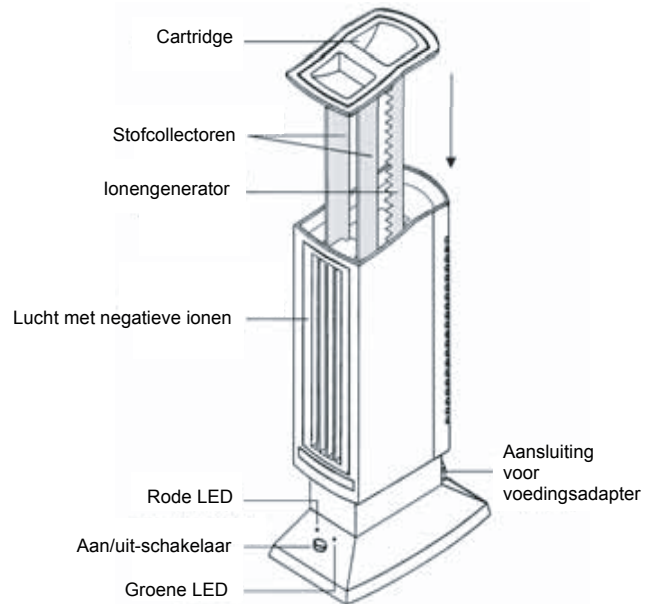

Specificaties:

Afmetingen:	155 x 89 x 286 cm
Gewicht:	710 g
Stroombron (adapter):	230 VAC / 50 Hz
Spanning:	12 V
Effectieve oppervlakte:	max. 50 m ²
Stroomverbruik:	5 W