


KERN IKT30K0.5

Touchscreen-Plattformwaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]

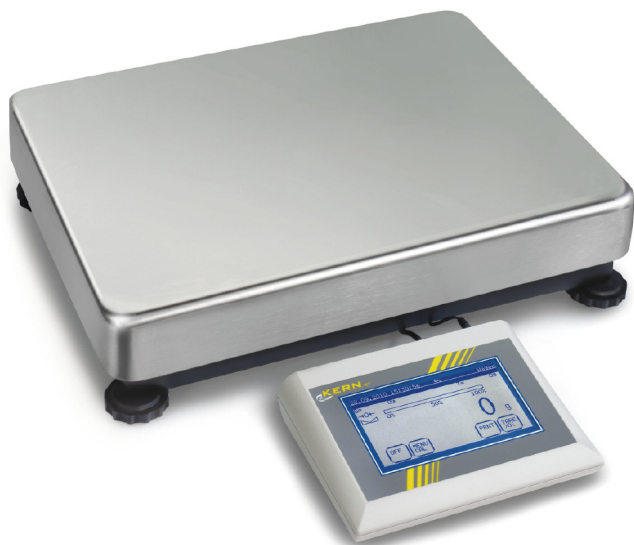

Funktionen

Dosierfunktion:	ja
Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
Kapazitätsanzeige:	ja
PRE-TARE-Funktion:	ja
Prozentbestimmung:	ja
SLEEP-Funktion:	ja
Stand-by-Funktion:	ja
Statistikfunktion:	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Uhrzeit-Anzeige:	ja
Umrechnungsfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	10 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	20 h
Akkuladezeit:	10 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US
-----------------------------------	---------------

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierschein:	963-128
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Plattformwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	530 x 430 x 250 mm
---------------------------------	--------------------

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	500 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	60000
Außer mittige Belastung bei 1/3 Max:	1,500 g
Einschwingzeit:	3 s
Empfohlenes Justiergewicht:	10 kg (F1); 20 kg (F1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	1 g
Reproduzierbarkeit:	500 mg
Tarierbereich:	30 kg
Wägebereich [Max]:	30 kg
Wägeeinheiten:	* ct dwt g gn kg lb mo oz ozt t l (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw)
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,800 cm
Display Ziffernhöhe:	4 mm

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	500 mg
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	5 g
Referenzgewicht:	ja
Zählaufösung:	60000

KERN IKT30K0.5



Touchscreen-Plattformwaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]

Bruttogewicht:	8,600 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	7,500 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigerät (BxTxH):	200 x 155 x 68 mm
---------------------------------	-------------------

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	318 x 308 x 75 mm
---------------------------------	-------------------

Drehbare Fußschrauben:	ja
------------------------	----

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	315 x 305 x 75 mm
--	-------------------

Kabellänge Anzeigerät:	2 m
------------------------	-----

Material der Wägeplatte:	Edelstahl
--------------------------	-----------

Wandhalterung:	ja
----------------	----

Wägefläche (BxT):	318 x 308 mm
-------------------	--------------